


接続ケーブル KVIA-MPYE-10

部品番号: 161985

FESTO

比例制御弁用

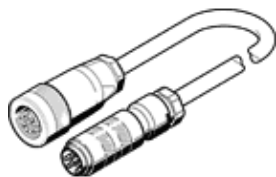

データシート

特長	値
取付方法	スレーブナット
取付方向	任意
質量	530 g
配線方式	ストレート形プラグ/ストレート形エルボ
使用電圧範囲 (AC)	<= 250 V
許容電流負荷	1 A
ケーブル長さ	10 m
ケーブル径	6.2 mm
ケーブルの構造	4x0,25
保護仕様	IP65
周囲温度	-30 ... 80 °C
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material electrical contact	銅 銀メッキ、金メッキ