


サービユニット FRC-3/4-D-7-MAXI

製品番号: 162760

FESTO

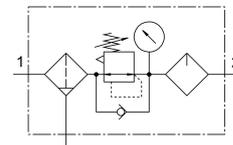

データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	マニュアル 回転式
構造	圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	80 cm ³
ろ過度	40 μm
シエル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
作動電圧	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...7 bar
最大圧カヒステリシス	0.4 bar
標準公称流量	8500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:::] 準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2390 g
取付方法	インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC