


ワンタッチコネクタ CRQS-M5-6

部品番号: 162861

FESTO

外形六角、雄ネジ

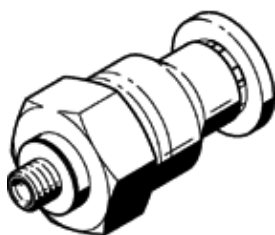

データシート

| 特長 | 値 |
|---|---|
| サイズ | 標準 |
| オリフィス径 | 2 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シールリング |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | ストレート形 |
| 容器サイズ | 1 |
| 構造 | 押し引きの原理 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 使用圧力に注意 | Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア Water (liquid, free of ice) |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 食品安全 | 補足の材質情報を参照 |
| 周囲温度 | -15 ... 120 °C |
| 締め付けトルク | 1.33 Nm |
| 締め付けトルク公差 | ± 20 % |
| 質量 | 8.4 g |
| 使用配管 | PFAN |
| 取付方法 | External hex A/F 12 |
| エア接続ポート 1 | M5 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径6mmのチューブ用 |
| Material of threaded plug | ステンレス |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | ステンレス |
| Material of threaded seal | FPM ステンレス |
| Material release ring | ステンレス |
| Material of tubing seal | FPM |
| Material of tube retaining claw | ステンレス |
| Thrust ring material | ステンレス |