 



On-Off弁 PVEL-P-124-HP3

部品番号: 1629205

FESTO

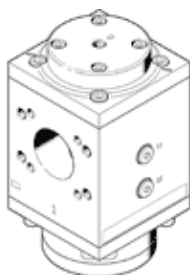

データシート

特長	値
シリーズ	L
DN : 呼び径	54
構造	スプール弁
操作方法	空気圧
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
リターン方式	メカスプリング
制御方法	直動
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
使用圧力	0 ... 50 bar
パイロット圧力	9 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	5 ... 50 °C
周囲温度	5 ... 50 °C
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
食品安全	補足の材質情報を参照
取付方向	任意
質量	6,900 g
エア接続ポート 3	G1/2
パイロット接続ポート 12	G1/4
パイロット方式	外部パイロット
Material Piston slide	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR PE
Material housing	鍛造アルミ合金