 



# On-Off弁 PVEL-H-124-HP3

部品番号: 1629207

FESTO

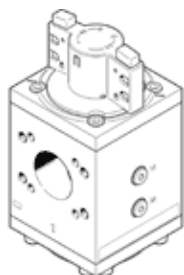

## データシート

特長	値
シリーズ	L
DN : 呼び径	54
構造	スプール弁
操作方法	手動操作
シール	ソフトシール
排気機能	絞り調整不可
ロック機構	ロック機能付調整ノブ アクセサリによりロック可能
リターン方式	ガイドへの負荷
制御方法	直動
バルブ機能	3方弁 (ダブル)
Operating pressure MPa	0 ... 5 MPa
使用圧力	0 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
流体温度	5 ... 50 °C
周囲温度	5 ... 50 °C
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
食品安全	補足の材質情報を参照
取付方向	任意
質量	5,900 g
エア接続ポート 3	G1/2
Material Piston slide	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR PE
Material housing	鍛造アルミ合金