 



# フラットシリンダ EZH-10/40-40-A-B

部品番号: 164990

FESTO

回転レス、T溝

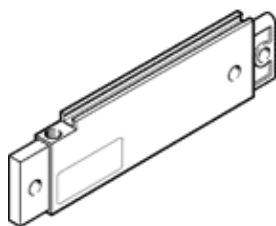

## データシート

特長	値
ストローク	40 mm
ピストン径	22 mm 相当径
クッション	クッションなし
取付方向	任意
運転モード	単動 スプリングプッシュタイプ
構造	ピストン 角形ロッド
位置検出	近接スイッチ用
回転防止仕様 / ガイド	角形ロッド
Operating pressure MPa	0.25 ... 0.6 MPa
使用圧力	2.5 ... 6 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	0 ... 60 °C
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	205 N
理論的最小スプリングリターン力	18 N
理論的最大スプリングリターン力	28 N
質量	242 g
取付方法	側面穴
接続ポート径	G1/8
Material cover	アルミニウム
Material seals	NBR
Material housing	アルミニウム
Material piston rod	強化PA