


ボールバルブ VZBC-15-FF-40-22-F0304-V4V4T

製品番号: 1692198

FESTO

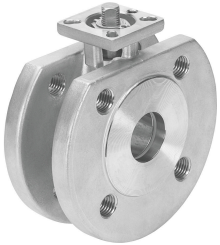

データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ねじ込みフランジ付リングハウジング

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F03 F04
内径	15 mm
呼び幅 DN	15
バルブ機能	2/2
手動操作	なし
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	40
操作トルク	10 Nm
規格ベース	EN 1092-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [-:::]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水・水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-10 -C...200 -C
流量 Kv	19.4 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シール	PTFE PTFE強化型
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	1500 g
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性