


ボールバルブ VZBC-100-FF-16-22-F0710-V4V4T

製品番号: 1692209

FESTO

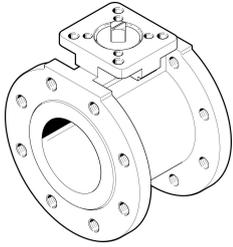

データシート

特徴	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	ねじ込みフランジ付リングハウジング

特徴	値
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F07 F10
内径	96 mm
呼び幅 DN	100
バルブ機能	2/2
手動操作	なし
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	16
操作トルク	148 Nm
規格ベース	EN 1092-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [-:::]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水・水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-10 -C...200 -C
流量 Kv	1414 m ³ /h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質 ハウジング	ステンレス
マテリアル番号 ハウジング	1.4408
材質 シール	PTFE PTFE強化型
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	20600 g
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性