


# ボールバルブ VZBA-3/4"-GGG-63-32L-F0405-V4V4T

製品番号: 1692214

FESTO

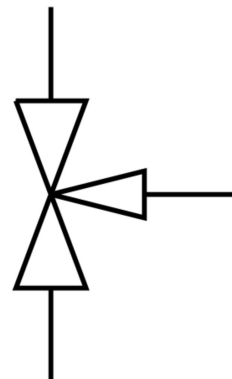

## データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ L字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp3/4
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F04 F05
内径	16 mm
呼び幅 DN	20
バルブ機能	3ポート
手動操作	なし
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
操作トルク	18 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-10 -C...200 -C
フロー Kv タイプ L	5.1 m3/h
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	ステンレス
マテリアル番号ハウジング	1.4408
材質シール	PTFE PTFE強化型
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	1000 g
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性