


# ボールバルブ VZBA-1<sup>\*\*\*</sup>-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

製品番号: 1692227

FESTO

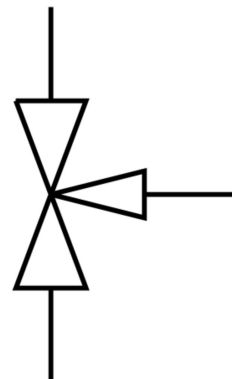

## データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ T字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp1
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F04 F05
内径	20 mm
呼び幅 DN	25
バルブ機能	3ポート
手動操作	なし
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
操作トルク	22 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-10 -C...200 -C
フロー Kv タイプ T角あり	10.9 m <sup>3</sup> /h
フロー Kv タイプ Tストレート	22.4 m <sup>3</sup> /h

特徴	値
材料に関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	ステンレス
材料番号ハウジング	1.4408
材質シール	PTFE PTFE強化型
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	1600 g
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性