


# ボールバルブ VZBA-11/2"-GGG-63-32T-F0405-V4V4T

部品番号: 1692229

FESTO

3/2-way, flange hole pattern F0405, thread EN 10226-1.

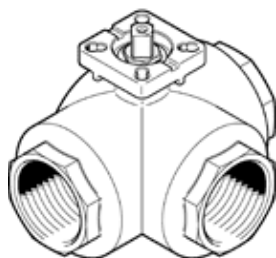

## データシート

特長	値
構造	3方向ボールバルブ Tホール
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1 1/2
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F04 F05
内径	31.8 mm
DN : 呼び径	40
バルブ機能	3/2
手動操作	なし
流れ方向	逆流可能
プロセスバルブの呼び圧力	63
駆動トルク	42 Nm
規格	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 ( 水蒸気除く ) 中性流体 他の流体については要問合せ
流体温度	-10 ... 200 °C
Tホール ( エルボ ) のKv値	30 m3/h
Flow rate Kv type T straight	62 m3/h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	ステンレス
ハウジングの材質番号	1.4408
Material seals	PTFE 強化PTFE
Material ball	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
Material shaft	ステンレス
シャフトの材質番号	1.4401
質量	3,800 g
CEマーク	EUプリントデバイスガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
耐酸性クラス : CRC	3 - 腐食ストレス高