


ボールバルブ VZBA-2^{***}-GGG-63-32T-F0507-V4V4T

製品番号: 1692230

FESTO

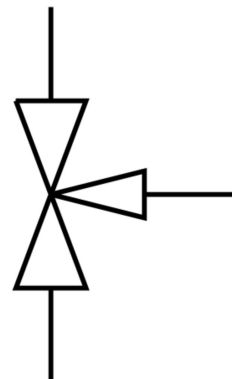

データシート

特徴	値
構造	3方向ボールバルブ T字穴
操作方法	機械式
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
取付方法	インライン
接続装備	Rp2
スイッチ位置指示器	スロット方向 = フロー方向
フランジ穴パターン	F05 F07
内径	38.1 mm
呼び幅 DN	50
バルブ機能	3ポート
手動操作	なし
流れ方向	リバーシブル
公称圧力 継手 PN	63
操作トルク	68 Nm
規格ベース	EN 10226-1 ISO 5211
流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス 水 - 水蒸気ではない 中性の液体 その他のフロー媒体 要求に応じて
流体温度	-10 -C...200 -C
フロー Kv タイプ T 角あり	48.8 m ³ /h
フロー Kv タイプ T ストレート	100 m ³ /h

特徴	値
材料に関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材質ハウジング	ステンレス
材料番号ハウジング	1.4408
材質シール	PTFE PTFE強化型
ボール材質	ステンレス
ボールの材質番号	1.4408
シャフト材質	ステンレス
シャフト材質番号	1.4401
製品質量	7400 g
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU圧力機器指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 圧力機器規定に準拠
防爆	ゾーン 1(ATEX) ゾーン 2(ATEX) ゾーン 21(ATEX) ゾーン 22(ATEX)
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性