

# 規格シリンダ ESNU-10- -P-A-CT

部品番号: 170131


 
FESTO

DIN

ISO6432に準拠、近接スイッチ用、多様な取付方法、補助取付金具が必要な場合があります。

近接スイッチを付けるには最低10mmのストロークが必要です。

2010年まで供給可能

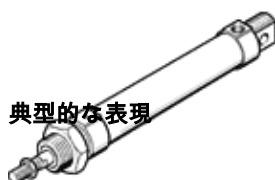

典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	10 ... 50 mm
ピストン径	10 mm
ピストンロッドネジ	M4
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
適合または準拠規格	CETOP RP 52 P ISO 6432
ロッドエンド構造	雄ネジ ピストン ピストンロッド シリンダチューブ
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	1.5 ... 10 bar
運転モード	単動 スプリングブッシュタイプ
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 80 °C
終端衝撃エネルギー	0.05 J
0.6MPaで前進時の理論力	41.6 N
0mmストロークでの移動負荷	8.5 g
10mmストロークあたりの加算質量	2.7 g
0mmストロークの基本質量	37.3 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	1 g
取付方法	アクセサリ
接続ポート径	M5
材質	銅、PTFEフリー
材質 カバー	鍛造アルミ合金 無着色アルマイト
材質 シール	NBR TPE-U(PU)
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	ステンレス