


ソレノイドコイル MSN1W-24AC/12DC

部品番号: 170152

FESTO

AC電圧用、プラグソケット無し

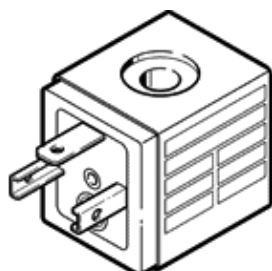

データシート

特長	値
取付方向	任意
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	12 V DC: 5 W AC 24 V: 50 Hz、締付け力 7.5 VA、保持力 5 VA AC 24 V: 60 Hz、締付け力 5 VA、保持力 3.7 VA
許容電圧変動	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
PWIS conformity	VDMA24364-C1-L
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	80 g
配線方式	3ピン Plug pattern type A to EN 175301-803 差込式 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	固定 固定クランプ
Material housing	PA
Material electrical contact	鋼
Material winding	銅