


# 軸インターフェース SPC-AIF-MTS

部品番号: 170231

FESTO

テンソニック/AIF もしくは DGPI/L-AIF用

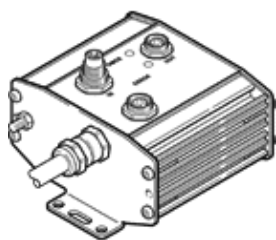

## データシート

特長	値
比例弁の最大消費電流	1.1 A
模範的な消費電流	200 mA
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐連続衝撃性はDIN/IEC 68-2-82に準拠しています。	過酷クラス2に準じて検査済み
保護仕様	IP65 IEC 90529
DIN/IEC 68 2~6準拠の耐震	過酷クラス2に準じて検査済み
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	300 g
電気接続ポート 比例制御弁	プラグ 丸形 M9 7ピン
電気接続ポート 位置センサ	6ピン ケーブル付プラグ DIN 45322準拠 丸形
電気接続ポート AIF IN	プラグ 丸形 M9 5ピン
電気接続ポート AIF OUT	プラグソケット 丸形 M9 5ピン
ケーブル長さ	0.3 m