


丸形シリンダ DSAQ-25- -P

部品番号: 171801
廃番予定品

FESTO

接続ポート標準

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

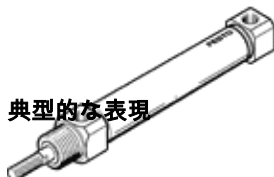

典型的な表現



データシート

| 特長 | 値 |
|--|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 500 mm |
| ピストン径 | 25 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting | 247.4 N |
| Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance | 294.5 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 141 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 6.2 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 212 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 11.1 g |
| 接続ポート径 | M26x1,5 |
| Material cover | 鍛造アルミ合金 |
| Material seals | NBR TPE-U(PU) |
| Material housing | ステンレス |
| Material piston rod | ステンレス |