
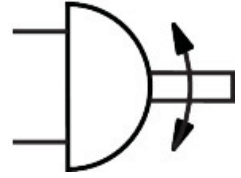


# セミロータリアクチュエータ DSM-10-240-P-A

製品番号: 173201

FESTO

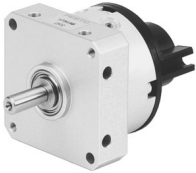

## データシート

特徴	値
サイズ	10
クッション角度	0.5 deg
回転角度	0 deg...240 deg
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側
取付位置	任意
機能	複動式
構造	ペーン
位置検出	近接センサ用
作動圧力	2.5 bar...8 bar
0.6MPa(6bar, 87psi)時の最高回転周波数	2 Hz
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス6
周囲温度	0 °C...60 °C
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論トルク	0.85 Nm
許容負荷慣性モーメント	0.0026 kgm <sup>2</sup>
製品質量	149 g
取付方法	雌ねじ付
空気圧接続	M3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: ドライブシャフト	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質 ハウジング	アルミ アルマイト