


真空パッド VAS-1-M3-NBR

部品番号: 173437

FESTO

シールリングは含まれていません

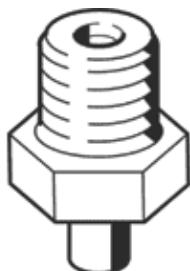

データシート

特長	値
オリフィス径	0.4 mm
真空パッド径	1 mm
吸着盤の有効径	0.8 mm
構造	真空ポート上 標準形
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
周囲温度	-20 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	0.035 N
取付ネジ	M3
真空パッド取付	M3
真空接続ポート	M3
シヨア硬度	55 +/- 5
材質 ねじ込みピン	亜鉛ダイカスト
材質 吸着盤	NBR