

ファインフィルタコンビネーション LFMBA-3/8-D-MIDI-A-NPT

 

部品番号: 173747

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

マイクロフィルタ1 μ m (プレフィルタ用) およびマイクロフィルタ
0.01 μ m、金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four
characters of the type code in the search field.

FESTO

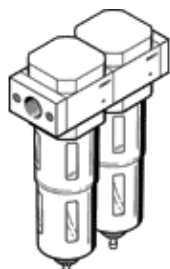

データシート

特長	値
サイズ	MIDI
シリーズ	D
取付方向	垂直
フィルタエレメントのサイズ	0.01 μ m
ろ過度	99.9999 %
ドレン	全自動
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	1.5 ... 12 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出カエアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [1:7:2]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	1.5 ... 60 °C
残存量	0.01 mg/m ³
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方法	ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	3/8 NPT
エア接続ポート 2	3/8 NPT
材質	RoHS対応
Material filter	ホウケイ酸ファイバー
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC