

# フィルタレギュレータ LFR-3/4-D-5M-MAXI-A-NPT

 

部品番号: 173809

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属ガード・圧力計付、フィルタエレメント5µm  
オートドレン

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

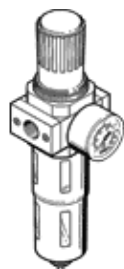

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
シリーズ	D
取付方向	垂直
フィルタエレメントのサイズ	5 µm
ドレン	全自動
最高ドレン貯留量	80 cm <sup>3</sup>
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	2 ... 12 bar
最大ヒステリシス	0.4 bar
標準流量	7,600 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準抛の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	5 ... 60 °C
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	1,370 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	3/4 NPT
エア接続ポート 2	3/4 NPT
材質	RoHS対応
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC