

ルブリケーター LOE-1/4-D-MINI-NPT


部品番号: 173821

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

金属製ボウルガード付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

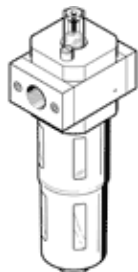

データシート

特長	値
許容油量	45 cm ³
ボウルガード	金属製ボウルガード
使用圧力	16 bar
ルブリケーターの最低流量	3 l/min
標準流量	2,300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	270 g
取付方法	アクセサリ
エア接続ポート 1	1/4 NPT
エア接続ポート 2	1/4 NPT
材質	RoHS対応
Material bowl	PC