

サービスユニット FRC-3/4-D-O-MAXI-A-NPT

 

部品番号: 173879

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、バー、40µmフィルター、金属製ガード付。オートドレン抜き付。圧力計無し

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

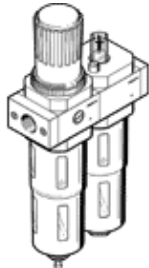

データシート

特長	値
サイズ	MAXI
取付方向	垂直
ドレン	全自動
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	8,300 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:9:-]準抛エアクラス 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出カエアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [7:8:-]
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,280 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	3/4 NPT
エア接続ポート 2	3/4 NPT
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC