


# サービユニット FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

製品番号: 173882

FESTO

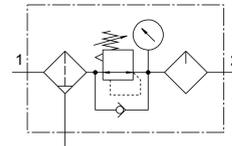

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
取付位置	垂直
ドレン	マニュアル 回転式
ろ過度	40 µm
作動電圧	1 bar...16 bar
標準公称流量	8500 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	2390 g
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT 3/4
空気圧接続 2	NPT 3/4
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ポウル材質	PC