


# サービスユニット FRC-1-D-5M-MAXI-NPT

製品番号: 173888

FESTO

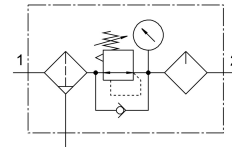

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
取付位置	垂直
ドレン	マニュアル 回転式
ろ過度	5 µm
作動電圧	1 bar...16 bar
標準公称流量	7200 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:9:-]準拠の圧縮空気 不活性ガス
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:8:-]に準拠した圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 -C...60 -C
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	2520 g
取付方法	オプション : インライン ブラケット付
エア接続ポート 1	NPT 1
空気圧接続 2	NPT 1
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC