

# サービスユニット FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

 

部品番号: 173891

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

フィルタ/レギュレータ/ルブリケータの組合せ、最大出力圧 0.7MPa(7bar)、40µmフィルタ、金属製ガード付  
オートドレン抜き付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

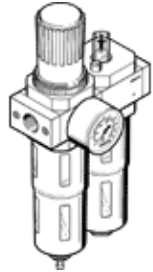

## データシート

特長	値
サイズ	MAXI
取付方向	垂直
ドレン	全自動
フィルタエレメントのサイズ	40 µm
使用圧力	2 ... 12 bar
標準流量	8,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	2,520 g
取付方法	ライン設備 取付ブラケット オプション
エア接続ポート 1	1 NPT
エア接続ポート 2	1 NPT
Material housing	亜鉛ダイカスト
Material bowl	PC