


スィベルフランジ SNCB-40

部品番号: 174391

★ Core product range

FESTO

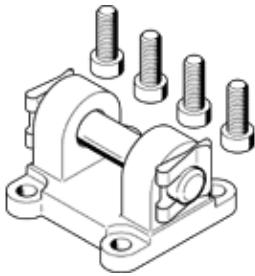

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|----------------|
| サイズ | 40 |
| 規格 | ISO 15552 |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5 |
| 周囲温度 | -40 ... 90 °C |
| 質量 | 155 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material mounting | アルミダイカスト |
| Material mounting pin | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material bearing | プラスチック |
| Material disc | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material screws | 亜鉛めっき鋼 |
| Material lock | スプリング鋼、亜鉛メッキ |