


# スィベルフランジ SNCS-80

製品番号: 174401

FESTO

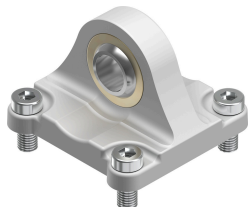

## データシート

| 特徴            | 値   |
|---------------|---|
| サイズ           | 80  |
| 規格ベース         | ISO 15552 (以前は VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| 耐食性クラス KBK    | 2 - 適度な耐食性  |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L  |
| 周囲温度          | -40 -C...150 -C   |
| 製品質量          | 557 g   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠  |
| 取付金具材質        | アルミダイキャスト   |
| ロッドエンドベアリング材質 | 鋼<br>PTFE   |
| 材質: ねじ        | 鋼<br>亜鉛めっき  |