


# スィベルフランジ SNCS-100

部品番号: 174402

FESTO

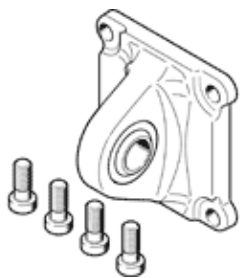

## データシート

| 特長                       | 値   |
|--------------------------|---|
| サイズ                      | 100   |
| 規格                       | ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様) |
| 耐酸性クラス : CRC             | 2 - 腐食ストレスほぼなし                                      |
| PWIS conformity          | VDMA24364-B2-L                                      |
| 周囲温度                     | -40 ... 150 °C                                      |
| 質量                       | 683 g   |
| 材質                       | RoHS対応  |
| Material mounting        | 鍛造アルミ合金   |
| Material rod end bearing | 鋼<br>PTFE   |
| Material screws          | 鋼<br>亜鉛メッキ  |