


# スィベルフランジ SNCL-125

部品番号: 174410

FESTO

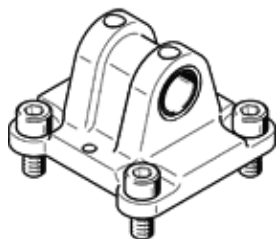

## データシート

| 特長                | 値   |
|-------------------|---|
| サイズ               | 125   |
| 規格                | ISO15552(VDMA24652、ISO6431、NF E49 003.1、UNI10290同様) |
| 耐酸性クラス : CRC      | 1 - 腐食ストレス低   |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B2-L                                      |
| 周囲温度              | -40 ... 90 °C                                       |
| 質量                | 1,135 g   |
| 材質                | RoHS対応  |
| Material mounting | アルミダイカスト  |
| Material bearing  | プラスチック  |
| Material screws   | 鋼<br>亜鉛メッキ  |