 



スピードコントローラ GRGZ-M3-QS-3

部品番号: 175046
廃番予定品

FESTO

スピードコントローラ、メータイン、QSワンタッチ継手付。
製造中止予定品 (2018年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

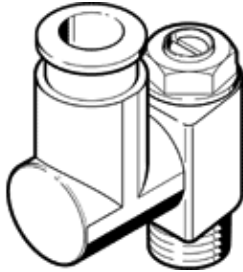

データシート

特長	値
バルブ機能	スピードコントローラ
エア接続ポート 1	QS-3
エア接続ポート 2	M3
調整部品	すりわり付ネジ
取付方法	ネジ穴付き
絞り方向時標準流量	41 l/min
自由流れの方向時の標準流量	27 ... 44 l/min
使用圧力	0.2 ... 10 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
取付方向	任意
絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	95 l/min
逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量	75 ... 100 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	-10 ... 60 °C
最大締付トルク	0.3 Nm
質量	14 g
Material of threaded plug	真鍮 ニッケルメッキ
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	真鍮
Material swivel fitting	亜鉛ダイカスト