


スピードコントローラ GRGZ-M5-QS-3-LF-C

部品番号: 175064

FESTO

精密スピードコントローラ、メータイン、QSワンタッチ継手付。

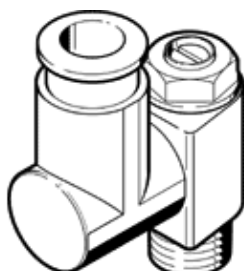

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------|---|
| バルブ機能 | スピードコントローラ |
| エア接続ポート 1 | QS-3 |
| エア接続ポート 2 | M5 |
| 調整部品 | すりわり付ネジ |
| 取付方法 | ネジ穴付き |
| 絞り方向時標準流量 | 48 l/min |
| 自由流れの方向時の標準流量 | 36 ... 52 l/min |
| 使用圧力 | 0.2 ... 10 bar |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 作動流体 | ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ40um ろ過圧縮空気、給油、フィルタメッシュ40um |
| 取付方向 | 任意 |
| 絞り方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量 | 80 l/min |
| 逆止め方向が0.6 -> 0 MPa時の標準流量 | 60 ... 90 l/min |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 最大締付トルク | 1.5 Nm |
| 質量 | 14 g |
| 材質 ねじ込みピン | ニッケルメッキ 真鍮 |
| 材質 シール | NBR |
| 材質情報 リリースリング | POM |
| 材質情報 調整ネジ | 真鍮 |
| 材質情報 スイベル | 亜鉛ダイカスト |