

# 近接スイッチ SMEO-4U-K5-LED-24

 

部品番号: 175401

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

リードコンタクト方式、運転状態表示器(LED)付、ケーブル長さ5m

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

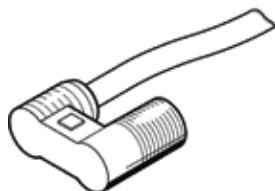

## データシート

特長	値
デザイン	丸形
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-20 ... 60 °C
繰り返し精度	0.2 mm
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
応答時間 ( ON )	<= 0.5 ms
応答時間	0.03 ms
スイッチング周波数	800 Hz
最大出力電流	500 mA
接点容量 DC	10 W
保護回路	MZ、MY、MEコイルに連結
短絡保護	なし
使用電圧範囲 ( DC )	12 ... 27 V
残存リップル	10 %
誤極性保護	なし
電気接続ポート1, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート1, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート1, 芯/線数	3
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブル長さ	5 m
被膜の色	グレー
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
取付方法	アクセサリ
取付方向	任意
質量	130 g
Material housing	PET
切換状態表示	黄色LED
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP67
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L