 



位置センサ SMH-S1-HGW10

部品番号: 175711
廃番予定品

ミニグリッパ用ホール素子 SMH-
AE1またはシグナルコンバータSVE4使用時のみの機能

FESTO

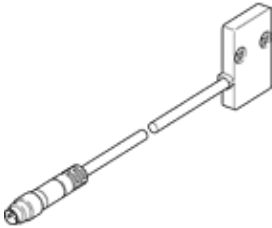

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| デザイン | グリッパ用 |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions |
| 材質 | RoHS対応 |
| 測定装置 | 位置 |
| 測定原理 | ホールマグネット |
| 周囲温度 | 5 ... 60 °C |
| 短絡保護 | なし |
| 過負荷度 | 供給不可 |
| 出力信号 | アナログ |
| 誤極性保護 | なし |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ | ケーブル付プラグ |
| 電気接続ポート1, 接続方式 | M8x1, A-coded to EN 61076-2-104 |
| 電気接続ポート1, 芯線数 | 4 |
| Material electrical contact | Brass, gold-plated |
| ケーブル長さ | 0.5 m |
| 被膜の色 | グレー |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR) |
| 取付方法 | グリッパ上のネジ取付 |
| 取付方向 | 任意 |
| 質量 | 20 g |
| ハウジングカラー | 黒 |
| Material housing | エポキシ樹脂 真鍮ニッケルメッキ PUR |
| 保護仕様 | IP65 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |