


 
# 丸形シリンダ

## DSAG-16- -P-S2-S6

部品番号: 176298

FESTO

カバー取付ネジ、両ロッド、高温仕様 ( max.120°C )  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

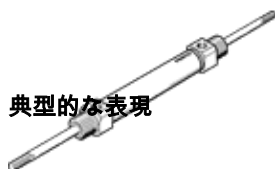

典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 250 mm
ピストン径	16 mm
ピストンロッドネジ	M6
クッション	P : 固定クッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	103.7 N
0.6MPaで前進時の理論力	120.6 N
0mmストロークでの移動負荷	35 g
10mmストロークあたりの加算質量	4.9 g
0mmストロークの基本質量	56 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	2.2 g
接続ポート径	M10x1
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス