


# 丸形シリンダ DSAQ-25- -P-S6

部品番号: 176384

FESTO

接続ポート標準、高温仕様 (max.120°C)  
この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

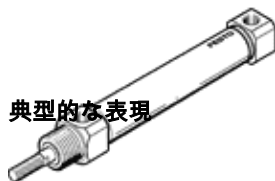

典型的な表現

## データシート

特長	値
ストローク	1 ... 500 mm
ピストン径	25 mm
クッション	P : 固定クッション
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-20 ... 120 °C
0.6MPaで後退時の理論力	247.4 N
0.6MPaで前進時の理論力	294.5 N
0mmストロークでの移動負荷	141 g
10mmストロークあたりの加算質量	11.1 g
0mmストロークの基本質量	212 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	6.2 g
接続ポート径	M26x1,5
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	FPM
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス