


スイベルフランジ SUA-25-R3

部品番号: 176885

FESTO

シリンダ ADVU、AEVU用、クレビス金具 LBN、LN、LSN用

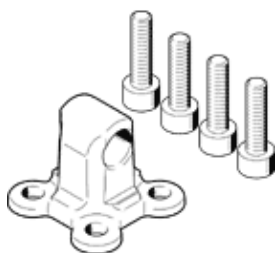

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------------|---------------------|
| サイズ | 25 |
| 取付方向 | 任意 |
| バリエーション | 耐酸性強化 |
| 耐酸性クラス : CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 45 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material mounting | 鍛造アルミ合金 保護コーティング |
| Material mounting pin | ステンレス |
| Material sleeve | バネ鋼 |
| Material bearing | プラスチック |
| Material screws | ステンレス |
| Material lock | ステンレス |
| Material shaft | ステンレス |