


スィベルフランジ SNCB-50-R3

部品番号: 176946

FESTO

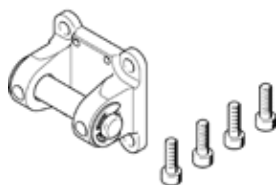

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------------------|-----------------------|
| サイズ | 50 |
| 規格 | ISO 15552 |
| バリエーション | 耐酸性強化 |
| 耐酸性クラス: CRC | 3 - 腐食ストレス高 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| RSBP classification to CD-0033 | F5a |
| 周囲温度 | -40 ... 90 °C |
| 質量 | 228 g |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material mounting | アルミダイキャスト 保護コーティング |
| Material mounting pin | ステンレス |
| Material bearing | プラスチック |
| Material disc | 亜鉛メッキ鋼 |
| Material screws | ステンレス |
| Material lock | スプリング鋼、亜鉛メッキ |