


# ワンタッチコネクタ

CQ-1/2-12

部品番号: 177683

FESTO

大流量タイプ

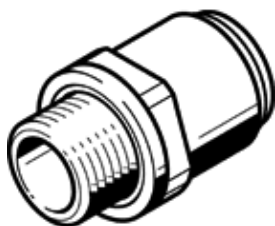

## データシート

特長	値
オリフィス径	8.65 mm
ねじ込みスタッドシールのタイプ	シールリング
取付方向	任意
容器サイズ	1
構造	押し引きの原理
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 7 bar
使用圧力における温度範囲	-0.95 ... 15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
食品安全	補足の材質情報を参照
周囲温度	-25 ... 70 °C
締め付けトルク	2.5 Nm
締め付けトルク公差	± 10 %
質量	12 g
エア接続ポート 1	G1/2 ( 雄ネジ )
エア接続ポート 2	12mmの外径を有するキャピラリチューブ用
材質	RoHS対応
Material housing	POM
Material release ring	POM
Material of tube retaining claw	ステンレス