


# 吸着式ドライヤ

## LDF-H2-G1/4-230

部品番号: 178521

FESTO

クリーンな乾燥エア用

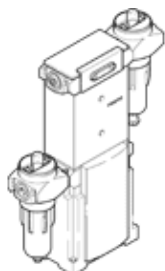

## データシート

特長	値
取付方向	垂直±5°
構造	冷却吸着式再生形ドライヤ
1時側圧力	4 ... 10.5 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
露点	-40 °C
耐酸性クラス: CRC	1
保管温度	-20 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	DIN ISO 8573-1 2.2.1準拠
流体温度	2 ... 50 °C
周囲温度	2 ... 50 °C
認証	Germanischer Lloyd
質量	6,500 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	亜鉛ダイカスト