


センサブラケット

DASI-Q11-50-A-SR

部品番号: 1797071

FESTO

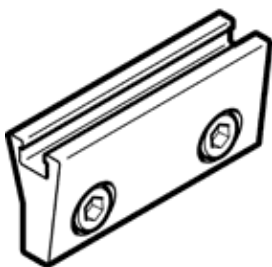

データシート

特長	値
サイズ	50
デザイン	T溝用
構造	センサ端子
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	75 g
取付方法	T溝に固定 取付穴とねじ 溝ナット付
材質	RoHS対応
Material screws	鋼 亜鉛メッキ