


丸形シリンダ ESAQ-20- -P

部品番号: 183180

FESTO

接続ポート標準

この製品はFesto Korea Co. Ltd向けの製品です。

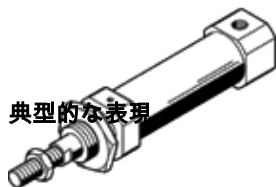

データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク | 1 ... 150 mm |
| ピストン径 | 20 mm |
| クッション | P : 固定クッション |
| 使用圧力 | 1.5 ... 10 bar |
| 運転モード | 単動 スプリングプッシュタイプ |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 165.7 N |
| 0mmストロークでの移動負荷 | 70 g |
| 10mmストロークあたりの加算質量 | 7.2 g |
| 0mmストロークの基本質量 | 148 g |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 3.9 g |
| 接続ポート径 | G1/8 |
| 材質 カバー | 鍛造アルミ合金 |
| 材質 シール | NBR TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | ステンレス |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |