


薄形シリンダ ADVU-32- -P-A-CT

 
部品番号: 183372

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。

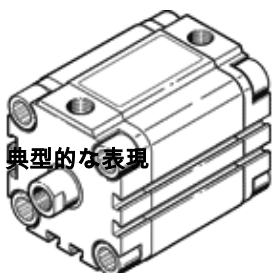

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	1 ... 300 mm
ピストン径	32 mm
クッション	P : 固定クッション
取付方向	任意
運転モード	複動式
ロッドエンド	雌ネジ
構造	ピストン ピストンロッド
位置検出	近接スイッチ用
バリエーション	片ロッド
使用圧力	0.8 ... 10 bar
作動流体	ろ過圧縮空気、給油または無給油
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-5 ... 60 °C
終端衝撃エネルギー	0.4 J
0.6MPaで後退時の理論力	415 N
0.6MPaで前進時の理論力	483 N
0mmストロークでの移動負荷	49 g
10mmストロークあたりの加算質量	40 g
0mmストロークの基本質量	300 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	9 g
取付方法	アクセサリ オプション 取付穴
接続ポート径	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 つば付頭ネジ	ステンレス
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金