


真空パッド VAS-30-1/8-NBR-CT

部品番号: 183510

FESTO

ガスケットOL付
2010年まで供給可能

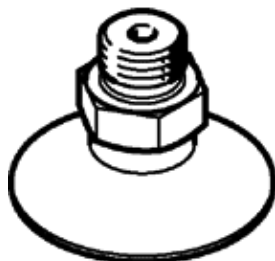

データシート

特長	値
オリフィス径	3 mm
真空パッド径	30 mm
吸着盤の有効径	25 mm
構造	真空ポート上 標準形
作動流体	大気
周囲温度	-20 ... 80 °C
破壊力: 真空圧の70%	34 N
取付ネジ	G1/8
真空パッド取付	G 1/8
真空接続ポート	G1/8
シヨア硬度	73
材質 ねじ込みピン	ステンレス
材質	銅、PTFEフリー
材質 吸着盤	NBR