

# 真空計


## VAM-63-V1/0-1/4-CT

部品番号: 183522

FESTO

圧力表示単位 : bar, psi

2010年まで供給可能

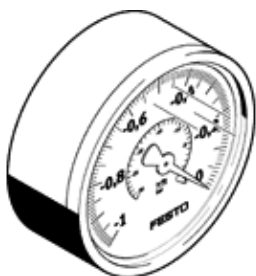

### データシート

特長	値
呼び寸法 圧力計	63
ポート位置	後方中央
規格	DIN EN 837-1
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
適合または準拠規格	DIN EN 837-1
構造	ブルドン管式圧力計
表示単位[bar]	-1 ... 0 bar
表示単位[psi]	-14.5 ... 0 psi
スケール	ダブルスケール bar (外部パイロット) インチ表示hg (内側) /psi表示 (内側)
使用圧力	-1 ... 0 bar
作動流体	乾燥、ろ過圧縮空気、給油または無給油 真空
連続負荷係数	0.75
有効負荷係数	0.66
耐酸性クラス : CRC	4
流体温度	-20 ... 60 °C
保護仕様	IP43
周囲温度	-40 ... 60 °C
質量	112 g
測定精度クラス	2,5
取付方法	ネジ穴付き
接続ポート径	G1/4
材質 ねじ込みピン	ステンレス
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	ステンレス
材質 モニタ用窓	PC