


薄形シリンダ ADVU-5"-P-A

部品番号: 183630

FESTO

スイッチ取付可 ロッド先端雌ネジ。
この製品はFesto USA向けの製品です。
2011年廃番予定品

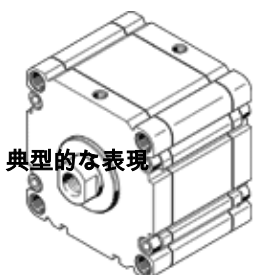

典型的な表現



データシート

特長	値
ストローク	0.04 ... 16 "
ピストン径	5"
クッション	P : 固定クッション
運転モード	複動式
ロッドエンド	雌ネジ
使用圧力	7.3 ... 145 Psi
作動流体	ろ過圧縮空気
耐酸性クラス : CRC	2
周囲温度	-4 ... 176 °F
0.6MPaで後退時の理論力	6,881 N
0.6MPaで前進時の理論力	7,363 N
0mmストロークでの移動負荷	1,317 g
10mmストロークあたりの加算質量	63 g
0mmストロークの基本質量	3,426 g
10mmストロークあたりの加算負荷率	59 g
接続ポート径	NPT1/4-18
使用圧力 (psi)	7.3 ... 145 psi
材質 カバー	鍛造アルミ合金
材質 シール	TPE-U(PU) NBR
材質 ピストンロッド	ステンレス
シリンダチューブの材質	鍛造アルミ合金