 



基本バルブ

SV/O-3-PK-3X2

部品番号: 184135

FESTO

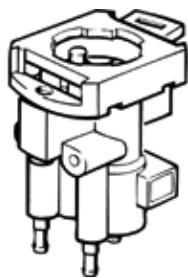

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基
標準流量	70 l/min
使用圧力	0 ... 8 bar
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	2.5 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
流れ方向	逆流れ不可
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	34 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
Material seals	NBR