
 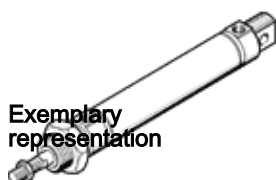


丸形シリンダ CRDSNU-1/2"-P-A

部品番号: 185380

FESTO

耐腐食性
DIN ISO6432に準拠。近接スイッチ用、組合せデザイン、
両端に可変クッション付。
この製品はFesto USA向けの製品です。
製造中止予定品、2012年まで注文可能



データシート

| 特長 | 値 |
|--------------------|-------------------------------|
| ストローク | 0.4 ... 8 " |
| ピストン径 | 1/2" |
| 規格 | ISO 6432 |
| クッション | P : 固定クッション |
| ロッドエンド | 雄ネジ |
| 使用圧力 | 1 ... 10 bar |
| 運転モード | 複動式 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 4 |
| 周囲温度 | -20 ... 80 °C |
| 0.6MPaで後退時の理論力 | 51 N |
| 0.6MPaで前進時の理論力 | 68 N |
| 10mmストロークあたりの加算負荷率 | 40.1 g |
| 接続ポート径 | UNF5-44 |
| 材質 カバー | ステンレス |
| 材質 シール | TPE-U(PU) |
| 材質ハウジング | ステンレス |
| 材質ピストンロッド | ステンレス |