

# 丸形シリンダ CRDSNU-3/4"-P-A

部品番号: 185382


 
FESTO

## 耐腐食性

DIN ISO6432に準拠。近接スイッチ用、組合せデザイン、  
両端に可変クッション付。

この製品はFesto USA向けの製品です。

製造中止予定品、2012年まで注文可能

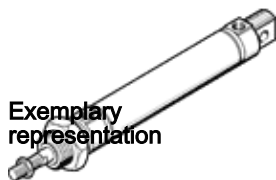

## データシート

特長	値
ストローク	0.4 ... 13 "
ピストン径	3/4"
規格	ISO 6432
クッション	P : 固定クッション
ロッドエンド	雄ネジ
使用圧力	1 ... 10 bar
運転モード	複動式
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	4
周囲温度	-20 ... 80 °C
0.6MPaで後退時の理論力	158 N
0.6MPaで前進時の理論力	188 N
接続ポート径	NPT1/8-27
材質 カバー	ステンレス
材質 シール	TPE-U(PU)
材質ハウジング	ステンレス
材質ピストンロッド	ステンレス