
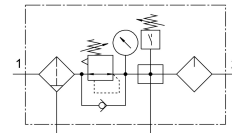


# サービスユニット FRC-3/4-D-MAXI-KB

製品番号: 185813

FESTO

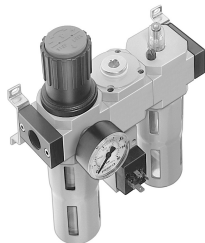

## データシート

特徴	値
サイズ	Maxi
シリーズ	D
作動ヒューズ	止金具付回転ノブ
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	40 µm
ドレン	マニュアル 回転式
構造	分岐モジュール 圧カスイッチ 圧力計付フィルタレギュレータ 比例式標準オイルミスト
最大ドレン量	80 cm <sup>3</sup>
シェル保護	メタル製ボウルガード
圧カインジケータ	圧力計付
作動電圧	1 bar...16 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...12 bar
最大圧カヒステリシス	0.2 bar
標準公称流量	8200 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [:-:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 準拠の圧縮空気 不活性ガス
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	3500 g
取付方法	オプション : インライン アクセサリ付
エア接続ポート 1	G3/4
空気圧接続 2	G3/4
材質ハウジング	亜鉛加圧鋳造
ボウル材質	PC