 



# 真空エジェクタ CPV14-M1H-VI95-2GLS-1/8

製品番号: 185871

FESTO

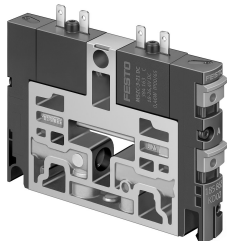

## データシート

| 特徴           | 値                              |
|--------------|--------------------------------|
| ノズル径         | 0.95 mm                        |
| 取付位置         | 任意                             |
| エジェクタ特性      | 高真空                            |
| 作動電圧         | 2 bar...10 bar                 |
| 最大真空         | 85 %                           |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)         |
| 耐食性クラス KBK   | 1 - 低耐腐食性                      |
| LABS 認証      | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 流体温度         | 0 -C...50 -C                   |
| 周囲温度         | 0 -C...50 -C                   |
| 製品質量         | 114 g                          |
| 電気接続         | プラグ                            |
| 取付方法         | 取付穴付                           |
| エア接続ポート 1    | サブベース                          |
| 空気圧ポート 3     | サブベース                          |
| 真空接続         | G1/8                           |
| 材料に関する注意事項   | RoHS準拠                         |
| 材質ハウジング      | アルミダイキャスト                      |